


**H6,0/23D ZH GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

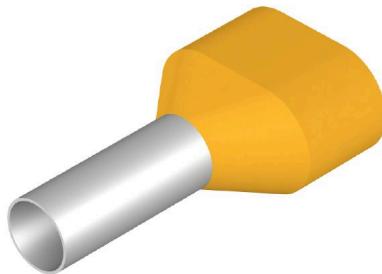

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9037550000</a>
種別	H6,0/23D ZH GE
GTIN (EAN)	4008190493127
数量	100 items
パッケージ	弛緩

**H6,0/23D ZH GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

**寸法と重量**

正味重量 0.59 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、黄色	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	-------------------	-------	----------------

**ワイヤエンドフェルール**

接点面直径 (D1)	4.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	6.2 mm	留め輪高さ (A)	11.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	23.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	20 mm	導体断面	6 mm <sup>2</sup>
カラーコード	DIN		

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H6,0/23D ZH GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

