

H2,5/27T ZH GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

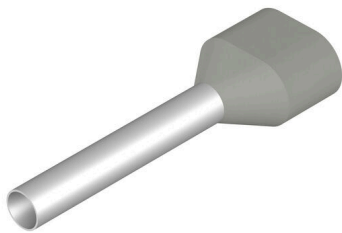

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー
注文番号	9037660000
種別	H2,5/27T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493387
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.37 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルルール、グレー

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

2.8 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

留め輪幅 (B)

4.5 mm

留め輪高さ (A)

8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

27.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 14

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

21 mm

導体断面

2.5 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

