

## H4,0/22T ZH OR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

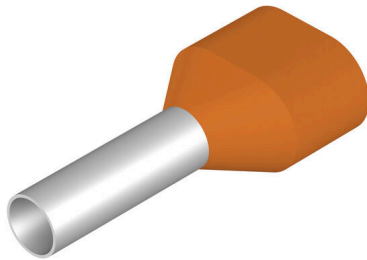

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 橙色 |
| 注文番号       | <a href="#">9037670000</a>                   |
| 種別         | H4,0/22T ZH OR                               |
| GTIN (EAN) | 4008 19049343 1                              |
| 数量         | 100 items                                    |
| パッケージ      | 弛緩   |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.4 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルール、橙色

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルール

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

5.2 mm

留め輪高さ (A)

9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

22.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

4 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

