

H4,0/28T ZH OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

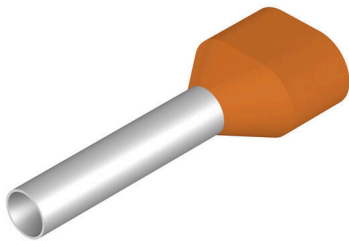

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 橙色
注文番号	9037680000
種別	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 190493479
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルール、橙色

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

留め輪幅 (B)

5.2 mm

留め輪高さ (A)

9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

28.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

21 mm

導体断面

4 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

