


## H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

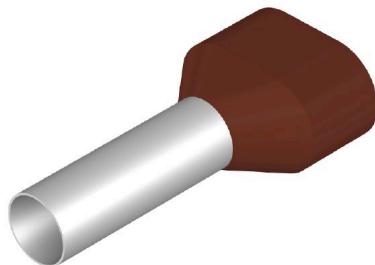

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 茶色
注文番号	<a href="#">9037720000</a>
種別	H10,0/30T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493530
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.86 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤー端部フェルール、茶色	バージョン	ツインワイヤーエンドフェルール
------	-------------------	-------	-----------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	5.8 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	30.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	23 mm	導体断面	10 mm <sup>2</sup>
カラーコード	Telemecanique		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H10,0/30T ZH BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

