


**H16,0/29T ZH W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

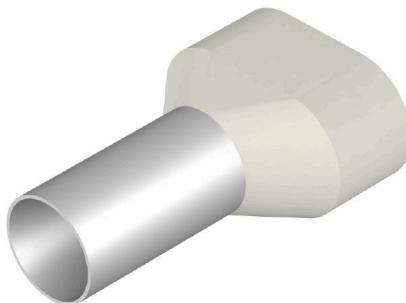

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ウィドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9037730000</a>
種別	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008190493554
数量	50 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 1.21 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、白	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	------------------	-------	----------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	16 mm
留め輪幅 (B)	9.5 mm	留め輪高さ (A)	17.2 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm	L1 (mm)	29.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 6	金属製スリーブ厚み (S1)	0.3 mm
被覆剥き長さ	20 mm	導体断面	16 mm <sup>2</sup>
カラーコード	Telemecanique		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H16,0/29T ZH W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

