

## H16,0/38T ZH W


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

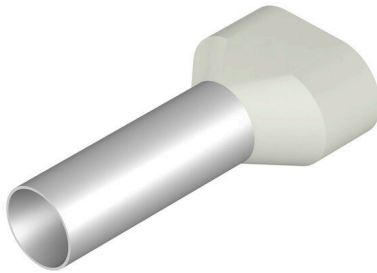

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9037740000</a>
種別	H16,0/38T ZH W
GTIN (EAN)	4008 19049356 1
数量	50 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

1.82 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルール、白

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルール

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

8.3 mm

接点面長さ (L2)

25 mm

留め輪幅 (B)

9.5 mm

留め輪高さ (A)

17.2 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.6 mm

L1 (mm)

38.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 6

金属製スリーブ厚み (S1)

0.3 mm

被覆剥き長さ

29 mm

導体断面

16 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

