


## H2,5/14S BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

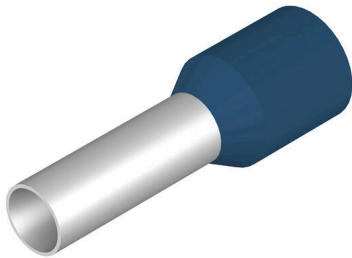

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9046230000</a>
種別	H2,5/14S BL SV
GTIN (EAN)	4032248298631
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.15 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、青色 バージョン 標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	4 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

