
ERSATZMESSER STRIPAX PL

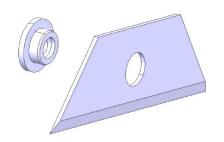

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剝 き、およびクリンプツール

- ・カット
- ・被覆剥き
- ・クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性:ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。 リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Spare cutting blade
注文番号	9050340000
種別	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008190350949
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

ERSATZMESSER STRIPAX PL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.45 mm	奥行き(インチ)	0.0177 inch
高さ	8.8 mm	高さ (インチ)	0.3465 inch
幅	27.5 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.0827 inch
長さ	8.8 mm	 長さ(インチ)	0.3465 inch
正味重量	0.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

技術データ

項目説明	Stripax プラス 2.5用スペア
	カッター

重要なメモ

製品情報	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

カタログステータス / 図面 2