

## LIR 1,5M5 V


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

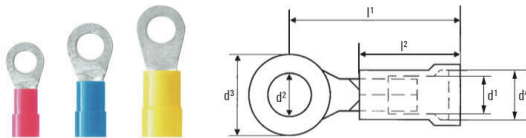

PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">9200100000</a>
種別	LIR 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409860
数量	100 items

## LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.9 mm	奥行き (インチ)	0.2323 inch
幅	22.6 mm	幅 (インチ)	0.8898 inch
正味重量	0.6 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 絶縁リングケーブルコネク  
タ 1.5 mm<sup>2</sup>/M5

## コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	PVC, 使用可能
寸法 (ボルト)	M 5	寸法	M 5
材質 / プラスチック	PVC	識別色	赤色
接続密度 (S1)	0.75 mm	接続長さ (l)	18.3 mm
内径 (d1)	5.3 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	11.3 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm	外径 (d)	8 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## LIR 1,5M5 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">9014400000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	