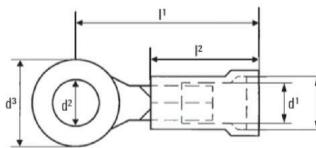


LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ**

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
注文番号	9200270000
種別	LIR 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410095
数量	100 items

LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	8.1 mm	奥行き (インチ)	0.3189 inch
幅	35.1 mm	幅 (インチ)	1.3819 inch
正味重量	2.1 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁リングケーブルコネクタ 6.0 mm ² /M10
------	--

コネクタ

導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
導体断面	6 mm ²	絶縁	PVC, 使用可能
寸法 (ボルト)	M 10	寸法	M 10
材質 / プラスチック	PVC	識別色	黄色
接続密度 (S1)	1 mm	内径 (d1)	10.5 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	14.15 mm	プラスチック製カラーの直径 (D)	6.4 mm
外径 (d)	15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Crimping tools**

絶縁コネクタ対応クリンプツール
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール、接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール、絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	