


LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

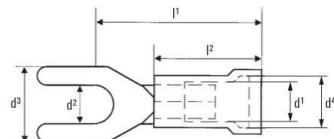

PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
注文番号	9200300000
種別	LIS 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410125
数量	100 items

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.8 mm	奥行き (インチ)	0.2283 inch
幅	21.6 mm	幅 (インチ)	0.8504 inch
正味重量	0.63 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁分岐ケーブルコネクタ 1.5 mm ² / M3.5
------	--

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
絶縁	使用可能	寸法 (ボルト)	M 3.5
寸法	M 3.5	材質 / プラスチック	PVC
識別色	赤色	接続密度 (S1)	0.75 mm
接続長さ (l)	17.8 mm	内径 (d1)	3.7 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	11.3 mm	プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm
外径 (d)	6.4 mm		


分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

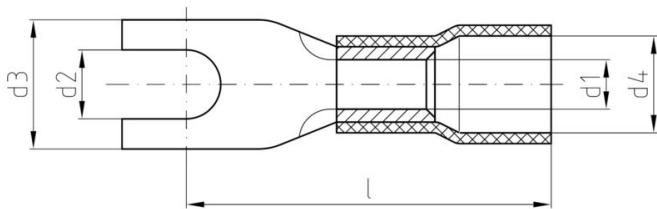図面

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Crimping tools**

絶縁コネクタ対応クリンプツール
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	