

LIS 6M6 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

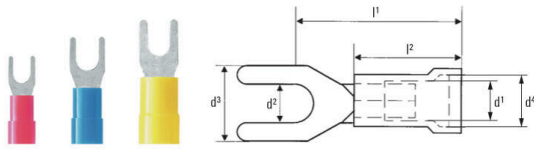

PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色 |
| 注文番号 | 9200430000 |
| 種別 | LIS 6M6 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10279 |
| 数量 | 100 items |

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 8 mm | 奥行き (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 32.6 mm | 幅 (インチ) | 1.2835 inch |
| 正味重量 | 2.05 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

項目説明 絶縁分岐ケーブルコネクタ
6.0 mm² / M6

コネクタ

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 導体断面、最大 | 6 mm ² | 導体断面、最小 | 4 mm ² |
| 絶縁 | 使用可能 | 寸法 (ボルト) | M 6 |
| 寸法 | M 6 | 材質 / プラスチック | PVC |
| 識別色 | 黄色 | 接続密度 (S1) | 1 mm |
| 接続長さ (l) | 21.35 mm | 内径 (d1) | 6.4 mm |
| プラスチック製カラー長さ (b) | 14.15 mm | プラスチック製カラーの直径 (D) | 6.4 mm |
| 外径 (d) | 12 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

図面



LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 ST | |