

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
注文番号	9200520000
種別	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	4032248410361
数量	100 items

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.7 mm	奥行き (インチ)	0.2244 inch
幅	18.7 mm	幅 (インチ)	0.7362 inch
正味重量	0.62 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁タブコネクタスリーブ 1.5 mm ² / 2.8x0.8
------	---

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
導体断面	1.5 mm ²	絶縁	使用可能, 部分絶縁
寸法 (平刃コネクタ)	2.8 x 0.8 mm	寸法	2.8 x 0.8 mm
材質 / プラスチック	PVC	識別色	赤色
プラグインの幅 (d2)	2.8 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm	プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm

分類


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

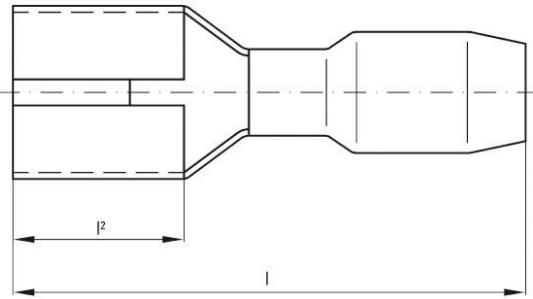

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	