 


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,赤色
注文番号	<u>9200540000</u>
種別	LIF 1,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410385
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4-
7£V	三沙
<i>/</i> =\	Dri's

ROHS

7 mm	奥行き(インチ)	0.3031 inch
).8 mm	幅(インチ)	0.8189 inch
95 g		
)	.8 mm	.8 mm 幅(インチ)

適合

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁タブコネクタスリーブ
	$1.5 \text{ mm}^2 / 6.3x0.8$

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
導体断面	1.5 mm ²	絶縁	使用可能,部分絶縁
寸法(平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm	 寸法	6.3 x 0.8 mm
 材質 / プラスチック	PVC	 識別色	 赤色
プラグインの幅(d2)	6.3 mm	プラグイン密度(d3)	0.8 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm	プラスチック製カラーの直径(D)	4 mm

分類

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



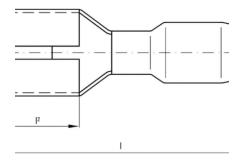



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バスノエへ	, ,	
種別	HTI 15	パージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
GTIN (EAN)	4032248517855	クリンプ, パラレルクリンプ
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面 4