


LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

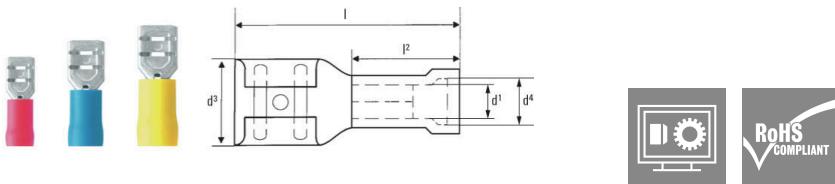

銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
注文番号	9200560000
種別	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
数量	100 items

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7.7 mm	奥行き (インチ)	0.3031 inch
幅	20.8 mm	幅 (インチ)	0.8189 inch
正味重量	1.13 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁タブコネクタスリーブ 2.5 mm ² / 6.3x0.8
------	---


コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²
導体断面	2.5 mm ²	絶縁	使用可能, 部分絶縁
寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm	寸法	6.3 x 0.8 mm
材質 / プラスチック	PVC	識別色	青色
プラグインの幅 (d2)	6.3 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm	プラスチック製カラーの直径 (D)	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

図面

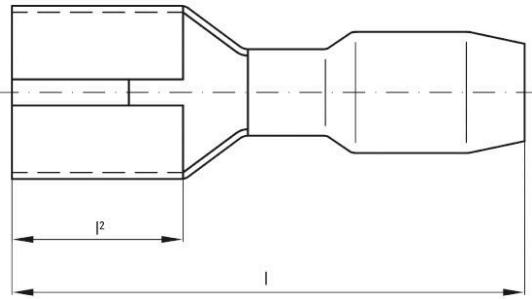

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Crimping tools**

絶縁コネクタ対応クリンプツール
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	