

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,4 mm² - 6 mm²,黄色
注文番号	9200600000
種別	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	4032248410446
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
→→			
ROHS	適合		
 寸法と重量	•		
	·		
深さ	8.2 mm	奥行き(インチ)	0.3228 inch
·幅	23.8 mm	幅(インチ)	0.937 inch
正味重量	1.6 g		
環境製品コンプライアンス			
	White of the last		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	E1 E1 /	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません 	
技術データ			,
項目説明	ケーブルラグコネクタ4~		
A C 0/1-47	6 mm ²		
コネクタ			
)		*\	
導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm²
絶縁	使用可能,部分絶縁	寸法(平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
寸法 	6.3 x 0.8 mm	材質 / プラスチック	PVC
プラグインの幅(d2)	6.3 mm	プラグイン密度(d3)	0.8 mm
プラスチック製カラー長さ(b)	13 mm	プラスチック製カラーの直径(D)	6.8 mm
分類			
ETIMA 0.0	F0000F40	FT114.7.0	50000540
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLACE 15 O	27 44 02 02		

27-44-03-92

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



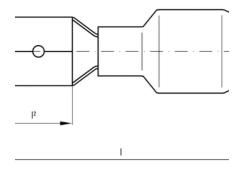



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	パージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
種別 注文番号	CTI 6 G 9202850000	バージョン プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
		· · · · -
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円

カタログステータス / 図面 4