

LIF 1,5T638 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

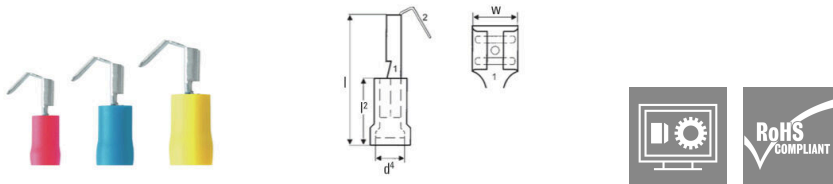

ブランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC 製、銅スリーブ付属

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
注文番号	9200610000
種別	LIF 1,5T638 R
GTIN (EAN)	40322484 10453
数量	100 items

LIF 1,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.6 mm	奥行き (インチ)	0.2992 inch
幅	20.8 mm	幅 (インチ)	0.8189 inch
正味重量	1.35 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	フラットブレードレセプタクル (分岐付)、0.5 ~ 1.5 mm ²
------	--

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
絶縁	使用可能, 部分絶縁	寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
寸法	6.3 x 0.8 mm	材質 / プラスチック	PVC
識別色	赤色	プラグインの幅 (d2)	6.3 mm
プラグイン密度 (d3)	0.8 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm		

分類

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	