

## LIF 6T638 R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

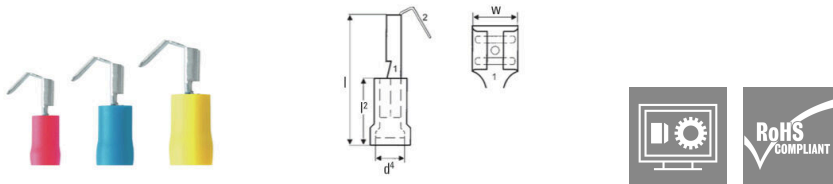

ブランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC 製、銅スリーブ付属

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
注文番号	<a href="#">9200630000</a>
種別	LIF 6T638 R
GTIN (EAN)	40322484 10477
数量	100 items

## LIF 6T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	8.2 mm	奥行き (インチ)	0.3228 inch
幅	23.8 mm	幅 (インチ)	0.937 inch
正味重量	1.87 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	フラットブレードレセプ タクル分岐付、4.0~6.0 mm <sup>2</sup>
------	--

## コネクタ

導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>
絶縁	使用可能、部分絶縁	寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
寸法	6.3 x 0.8 mm	材質 / プラスチック	PVC
識別色	黄色	プラグインの幅 (d2)	6.3 mm
プラグイン密度 (d3)	0.8 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	13 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	6.8 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

## LIF 6T638 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可
  - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
  - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	