


## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

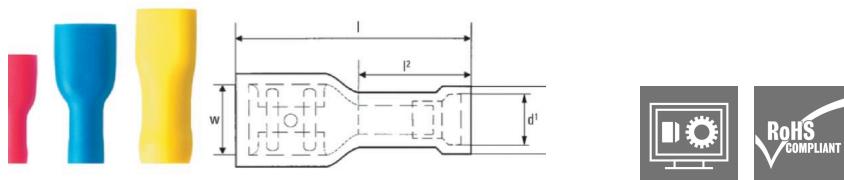

## 銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色 |
| 注文番号       | <a href="#">9200640000</a>   |
| 種別         | LIF 1,5F638 RF   |
| GTIN (EAN) | 4032248410484  |
| 数量         | 100 items  |

## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 6.4 mm | 奥行き (インチ) | 0.252 inch  |
| 幅    | 22 mm  | 幅 (インチ)   | 0.8661 inch |
| 正味重量 | 1.12 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術データ

|      |   |
|------|---|
| 項目説明 | 完全絶縁タブコネクタス<br>リープ0.5 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> |
|------|---|

## コネクタ

|                   |                     |                  |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 導体断面、最大           | 1.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小          | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 絶縁                | 完全断熱                | 寸法 (平刃コネクタ)      | 6.3 x 0.8 mm        |
| 寸法                | 6.3 x 0.8 mm        | 材質 / プラスチック      | PVC                 |
| 識別色               | 赤色                  | プラグインの幅 (d2)     | 6.3 mm              |
| プラグイン密度 (d3)      | 0.8 mm              | プラスチック製カラー長さ (b) | 10.5 mm             |
| プラスチック製カラーの直径 (D) | 4 mm                |                  |                     |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

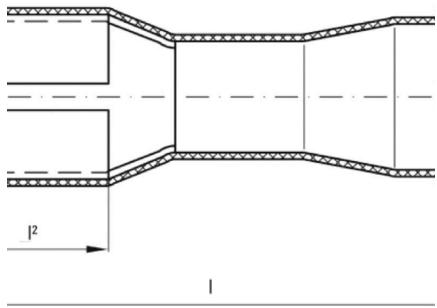

**LIF 1,5F638 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****Crimping tools**

- 絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラセットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可
  - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
  - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HTI 15                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9014400000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ        |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CTI 6                      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9006120000</a> | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, ダブルクリンプ       |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CTI 6 G                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202850000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |