


LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

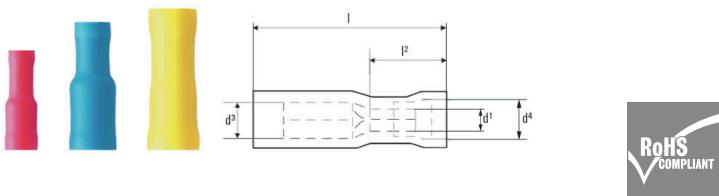

銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
注文番号	9200700000
種別	LID 1,5F4 RF
GTIN (EAN)	4032248410545
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7.6 mm	奥行き (インチ)	0.2992 inch
幅	23 mm	幅 (インチ)	0.9055 inch
正味重量	1.09 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	丸栓銅製スリーブ0.5 ~ 1.5 mm ²
------	-----------------------------------

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
絶縁	完全断熱	寸法 (丸型プラグ)	ø 4 mm
寸法	ø 4 mm	材質 / プラスチック	PVC
識別色	赤色	プラスチック製カラー長さ (b)	10.5 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm	外径 (d)	4 mm

分類


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

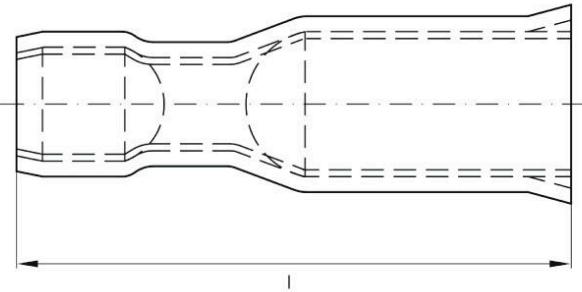

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	