

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

バージョン	ツール, 空のボックス/ケース
注文番号	<u>9202330000</u>
種別	KOFFER PSC80 PC
GTIN (EAN)	4032248486700
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き(インチ)	10.2756 inch
高さ	78 mm	 高さ(インチ)	3.0709 inch
幅	338 mm	 幅(インチ)	13.3071 inch
正味重量	500.72 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	空エンクロージャ

ケース+仕切り

カバー材質	ポリカーボネート	金具の色	橙色
カバーの色	透明	本体の色	濃いヨモギ色

分類

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

制品情報

袋叩 角靴			
項目説明	空エンクロージャ	製品概要	 カバーとベースの U 断面グリッドは、インサートを所定位置に保持し、整列内容を確保します 透明ポリカーボネートカバー 優れた耐衝撃性」

2 カタログステータス / 図面

優れた耐衝撃性!人間工学に基づいた輸送 ハンドルを搭載






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



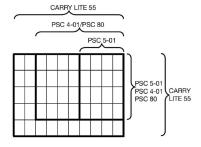



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- ・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2 点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ BA8-PSC 80	パージョン
注文番号	9202310000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248486687	
数量	1 ST	
種別	EINSATZ BA7-PSC 80	バージョン
種別 注文番号	EINSATZ BA7-PSC 80 9202320000	パージョン インサート一式

カタログステータス / 図面 4