

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: PZ 6 Roto/CTI 6, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリンプ範囲、最小: 0.14, カラーコード: DIN
注文番号	9202610000
種別	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.9921 inch
高さ	79 mm	高さ (インチ)	3.1102 inch
幅	413 mm	幅 (インチ)	16.2598 inch
正味重量	4871.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

品揃え

クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.14 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX
圧着工具	PZ 6 Roto/CTI 6	カラーコード	DIN
AEH数	2000 pcs.		

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール、接点对応圧着ツール、0.5mm ² 、6mm ² 、楕円クリンプ、ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	

クリンプツール



- プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	PZ 6 ROTO L	バージョン	
注文番号	1444050000	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , ト	
GTIN (EAN)	4050118248593	ラビーズクリンプ	
数量	1 ST		


ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14D W	バージョン	
注文番号	9019010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190120931		
数量	500 ST		
種別	H1,0/14D R	バージョン	
注文番号	9019080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190090623		
数量	500 ST		
種別	H2,5/15D BL	バージョン	
注文番号	9019160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	
GTIN (EAN)	4008190028732		
数量	500 ST		
種別	H4,0/18D GR	バージョン	
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	
GTIN (EAN)	4008190141349		
数量	500 ST		

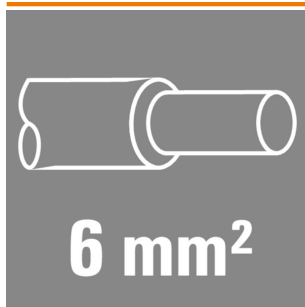6.0mm²導体の公称断面積

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20D GE	バージョン	
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 ST		

作成日 06.07.2026 02:38:08 MEZ

カタログステータス / 図面

 
CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 6M6 V	バージョン	
注文番号	9200250000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248410071		
数量	100 ST		

ピンケーブルラグ




PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIP 6R14 V	バージョン	
注文番号	9200480000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色	
GTIN (EAN)	4032248410323		
数量	100 ST		

 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 2,5M5 V	バージョン	
注文番号	9200180000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409808		
数量	100 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 2,5F638 R	バージョン	
注文番号	9200560000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色	
GTIN (EAN)	4032248410408		
数量	100 ST		

ピンケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIP 1,5R12 V	バージョン	
注文番号	9200460000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色	
GTIN (EAN)	4032248410309		
数量	100 ST		
種別	LIP 2,5R12 V	バージョン	
注文番号	9200470000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色	
GTIN (EAN)	4032248410316		
数量	100 ST		

ジョイントコネクタ



PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	LIB 6B26 VF	バージョン	
注文番号	9200510000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色	
GTIN (EAN)	4032248410354		
数量	100 ST		

 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 1,5M4 V	バージョン	
注文番号	9200090000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409853		
数量	100 ST		

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 R	バージョン	
注文番号	9200540000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色	
GTIN (EAN)	4032248410385		
数量	100 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ジョイントコネクタ




PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

一般注文データ

種別	LIB 2,5B25 VF	バージョン	
注文番号	9200500000	ケーブルラグ、終端 絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色	
GTIN (EAN)	4032248410347		
数量	100 ST		

 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 1,5M5 V	バージョン	
注文番号	9200100000	ケーブルラグ、終端 絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
数量	100 ST		

インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ BA8-PSC 80	バージョン	
注文番号	9202310000	インサート一式	
GTIN (EAN)	4032248486687		
数量	1 ST		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



- 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ
- 市販対応形状
 - はんだ付け無し
 - 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	9200570000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	

ジョイントコネクタ



- PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ
- 市販仕様
 - はんだ付け無し

一般注文データ

種別	LIB 1,5B25 VF	バージョン
注文番号	9200490000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	

ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KOFFER PSC80 PC	バージョン
注文番号	9202330000	ツール, 空のボックス/ケース
GTIN (EAN)	4032248486700	
数量	1 ST	