

H0,75/19TS ZH HBL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

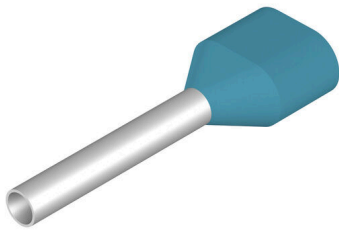

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ワイヤ終端フェルル、ツインワイヤエンドフェルル、15 mm, 12 mm, ライトブルー |
| 注文番号 | 9202840000 |
| 種別 | H0,75/19TS ZH HBL |
| GTIN (EAN) | 4032248515783 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | 弛緩 |

H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E354986 |

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.16 g |
|------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | | | |
|------|------------------------|-------|---------------------|
| 項目説明 | ツインワイヤエンドフェ ルルール、水色 | バージョン | ツインワイヤエンドフェ ルルール |
|------|------------------------|-------|---------------------|

ワイヤエンドフェルルール

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 接点面直径 (D1) | 1.7 mm | 接点面長さ (L2) | 12 mm |
| 留め輪幅 (B) | 3 mm | 留め輪高さ (A) | 5.5 mm |
| プラスチックカラー厚 (S2) | 0.3 mm | L1 (mm) | 19.00 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 18 | 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm |
| 被覆剥き長さ | 15 mm | 導体断面 | 0.75 mm ² |
| カラーコード | Miscellaneous | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

図面

図面

