

## H0,75/19TS ZH HBL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

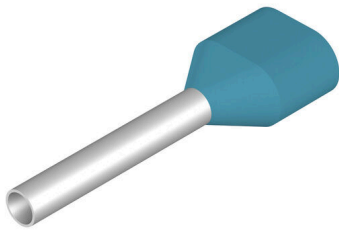

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9202840000</a>
種別	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

## 寸法と重量

正味重量	0.16 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、水色	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール
------	-----------------------	-------	--------------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	3 mm	留め輪高さ (A)	5.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	19.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 18	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	15 mm	導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>
カラーコード	Miscellaneous		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

