

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
注文番号	<a href="#">9202850000</a>
種別	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
数量	1 items

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	689.78 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm <sup>2</sup>	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm <sup>2</sup>	
クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ, パラレルクリンプ	
圧着ステーション	クリンプ測点番号	1
	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
	導体断面 AWG、最小	20 AWG
	導体断面 AWG、最大	16 AWG
	圧着ステーションの色	赤色
	クリンプ測点番号	2
	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
	導体断面 AWG、最小	16 AWG
	導体断面 AWG、最大	14 AWG
	圧着ステーションの色	青色
	クリンプ測点番号	3
	導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大	6 mm <sup>2</sup>
	導体断面 AWG、最小	12 AWG
	導体断面 AWG、最大	10 AWG
	圧着ステーションの色	黄色

## 接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面



## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ケーブルラグコネクタ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	FSKI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491790000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491810000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491820000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491850000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491830000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491840000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄
GTIN (EAN)	4050118301823	色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5M638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200580000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5M638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200590000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	
種別	LIF 6M638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200600000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410446	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmuller.com

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F488 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200530000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410378	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200540000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F488 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200550000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4032248410392	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200560000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200570000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491620000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4050118301526	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491630000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491650000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491660000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301410	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	VFSKHI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491670000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301502	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491680000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301618	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491640000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301557	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491730000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491740000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491690000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491710000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491720000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491750000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄
GTIN (EAN)	4050118301816	色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/4,0-6,0/9512	バージョン
注文番号	<a href="#">1491760000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄
GTIN (EAN)	4050118301588	色
数量	100 ST	

## 分岐付属ケーブルラグスリーブ



ブランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC 製、銅スリーブ付属

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	LIF 1.5T638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200610000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
種別	LIF 2.5T638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200620000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	
種別	LIF 6T638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200630000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410477	
数量	100 ST	

## ケーブルラグスリーブ、完全絶縁



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1.5F638 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200640000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
種別	LIF 2.5F638 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200650000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200660000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410507	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0.5-1.0/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491860000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301915	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0.5-1.0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491870000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0.5-1.0/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491880000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301748	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	VFSKHV/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491890000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301786	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491910000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301847	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491920000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491930000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491940000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491950000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301946	
数量	100 ST	

## ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

種別	KQI-M10/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492130000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492340000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492410000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302363	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQI-M12/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492350000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M12/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492420000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302189	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2,5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492150000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492090000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492140000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492180000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492270000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492100000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492170000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492250000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492110000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492200000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492290000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQI-M4/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492370000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302264	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492190000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492280000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302141	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492120000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302042	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492220000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492310000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302271	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492380000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302219	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/S/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492210000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302004	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/S/2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492300000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302332	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492230000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302400	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492320000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302417	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492390000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302509	
数量	100 ST	
種別	KQI-M8/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492240000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302066	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQI-M8/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492330000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302325	
数量	100 ST	
種別	KQI-M8/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1492400000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302257	
数量	100 ST	

## フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	KQIG-M10/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1491320000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301199	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3,5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492530000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302370	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492610000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302097	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492520000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302431	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492600000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302202	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492550000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302240	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492630000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302424	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQIG-M4/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1491270000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301342	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/S/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492540000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302523	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/S/-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492620000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302387	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492580000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301793	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492640000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302448	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1491280000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301311	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492590000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302318	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491260000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301182	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1491290000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301328	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M8/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1491310000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301298	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M3 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200290000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410118	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M3,5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200300000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410125	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200310000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410132	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIS 1,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200320000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410149	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200330000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410156	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M3 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200350000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410170	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M3,5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200360000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410187	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200370000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410194	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200380000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410224	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200390000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410231	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M10 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200450000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410293	
数量	50 ST	
種別	LIS 6M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200410000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410255	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200420000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410262	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200430000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410279	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M8 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200440000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410286	
数量	50 ST	


## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フック形状ケーブルラグ

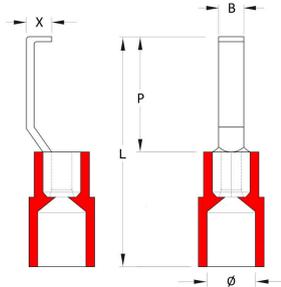

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ安定的に確保することができます。  
また、設置の際にも有利です。

## 一般注文データ

種別	HBT 1,5 - 3,0 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1312440000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm <sup>2</sup> , 赤色
数量	100 ST	
種別	HBT 1,5 - 4,6 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1233340000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 4.6
GTIN (EAN)	4050118210972	mm <sup>2</sup> , 赤色
数量	100 ST	
種別	HBT 2,5 - 3,0 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1312450000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115130	mm <sup>2</sup> , 青色
数量	100 ST	
種別	HBT 2,5 - 4,6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1233330000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> - 4.6
GTIN (EAN)	4050118016901	mm <sup>2</sup> , 青色
数量	100 ST	
種別	HBT 6,0 - 3,0 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1312470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4050118114980	
数量	100 ST	
種別	HBT 6,0 - 4,6 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1216230000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4.6 mm <sup>2</sup> , 4.6 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm <sup>2</sup> , 黄色
数量	100 ST	
種別	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9036290000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.25 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248175925	mm <sup>2</sup> , 16.75 mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9036300000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm <sup>2</sup> , 16.75 mm, 黒色
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ジョイントコネクタ



 
PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 1,5B25 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200490000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	
種別	LIB 2,5B25 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200500000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410347	
数量	100 ST	
種別	LIB 6B26 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200510000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	
種別	VSTI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491540000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301649	
数量	100 ST	
種別	VSTI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491550000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301731	
数量	100 ST	
種別	VSTI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491560000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301656	
数量	100 ST	
種別	VSTI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491570000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301809	
数量	100 ST	

## 並列コネクタ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	VPLI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491450000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301595	
数量	100 ST	
種別	VPLI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491460000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301366	
数量	100 ST	
種別	VPLI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301571	
数量	100 ST	
種別	VPLI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491480000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301359	
数量	100 ST	

## ピンケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	KSI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491370000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301625	
数量	100 ST	
種別	KSI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491380000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301441	
数量	100 ST	
種別	KSI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491390000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301458	
数量	100 ST	
種別	KSI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491410000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301632	
数量	100 ST	
種別	KSI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491420000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118300994	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIP 1,5R12 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200460000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410309	
数量	100 ST	
種別	LIP 2,5R12 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410316	
数量	100 ST	
種別	LIP 6R14 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200480000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

## プラグイン分電器



 
PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

種別	VSTVI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491770000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301465	
数量	100 ST	
種別	VSTVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491780000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301373	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M3 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200070000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409839	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIR 1,5M3,5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200080000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200090000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200100000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200110000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M8 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200120000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M10 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200210000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M3 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200150000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M3,5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200160000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200170000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200180000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200190000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M8 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200200000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	LIR 6M10 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200270000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410095	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIR 6M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200230000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410057	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200240000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200250000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M8 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200260000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410088	
数量	100 ST	

## 丸型プラグ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁丸型プラグ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LID 1,5M4 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200670000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410514	
数量	100 ST	
種別	LID 2,5M5 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200680000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410521	
数量	100 ST	
種別	LID 6M5 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200690000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410538	
数量	100 ST	
種別	VRSTI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1492040000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301779	
数量	100 ST	
種別	VRSTI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492050000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301861	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	VRSTI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1492060000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301885	
数量	100 ST	

## 丸型プラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LID 1,5F4 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200700000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410545	
数量	100 ST	
種別	LID 2,5F5 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200710000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410552	
数量	100 ST	
種別	LID 6,0F5 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200720000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410569	
数量	100 ST	
種別	VRSHV/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1491980000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301939	
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1491990000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301878	
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1492010000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301960	
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 丸型プラグスリーブ、完全絶縁



 
PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

種別	VRSHVI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	<a href="#">1492020000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301984	赤色
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492030000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4050118301854	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M10 V	バージョン
注文番号	<a href="#">2792000000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675073192	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	<a href="#">1121010000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	