

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
注文番号	9202850000
種別	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
数量	1 items

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	689.78 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェールル断面積、最大	6 mm ²	
クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ, パラレルクリンプ	
圧着ステーション	クリンプ測点番号	1
	導体断面、最小	0.5 mm ²
	導体直径、最大	1.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	20 AWG
	導体断面 AWG、最大	16 AWG
	圧着ステーションの色	赤色
	クリンプ測点番号	2
	導体断面、最小	1.5 mm ²
	導体直径、最大	2.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	16 AWG
	導体断面 AWG、最大	14 AWG
	圧着ステーションの色	青色
	クリンプ測点番号	3
	導体断面、最小	4 mm ²
	導体直径、最大	6 mm ²
	導体断面 AWG、最小	12 AWG
	導体断面 AWG、最大	10 AWG
	圧着ステーションの色	黄色

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		


重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

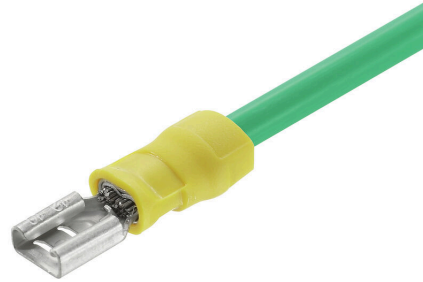

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ケーブルラグコネクタ



- 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ
- 市販対応形状
 - はんだ付け無し
 - 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	FSKI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491790000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491810000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491820000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491850000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491830000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	1491840000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄
GTIN (EAN)	4050118301823	色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5M638 R	バージョン
注文番号	9200580000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5M638 R	バージョン
注文番号	9200590000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	
種別	LIF 6M638 R	バージョン
注文番号	9200600000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410446	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F488 R	バージョン
注文番号	9200530000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410378	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F638 R	バージョン
注文番号	9200540000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F488 R	バージョン
注文番号	9200550000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
GTIN (EAN)	4032248410392	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 R	バージョン
注文番号	9200560000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	9200570000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/285	バージョン
注文番号	1491620000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4050118301526	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/288	バージョン
注文番号	1491630000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491650000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	1491660000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301410	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VFSKHI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491670000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301502	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491680000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301618	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	1491640000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301557	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/285	バージョン
注文番号	1491730000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/288	バージョン
注文番号	1491740000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	1491690000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491710000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491720000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	1491750000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄
GTIN (EAN)	4050118301816	色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/4,0-6,0/9512	バージョン
注文番号	1491760000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄
GTIN (EAN)	4050118301588	色
数量	100 ST	

分岐付属ケーブルラグスリーブ



ブランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC 製、銅スリーブ付属

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	LIF 1,5T638 R	バージョン
注文番号	9200610000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5T638 R	バージョン
注文番号	9200620000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	
種別	LIF 6T638 R	バージョン
注文番号	9200630000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410477	
数量	100 ST	

ケーブルラグスリーブ、完全絶縁



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 RF	バージョン
注文番号	9200640000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 RF	バージョン
注文番号	9200650000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 RF	バージョン
注文番号	9200660000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410507	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	1491860000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301915	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491870000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	1491880000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301748	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VFSKHV/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491890000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301786	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491910000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301847	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	1491920000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491930000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491940000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/4,0-6,0/638	バージョン
注文番号	1491950000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301946	
数量	100 ST	

ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	KQI-M10/-1	バージョン
注文番号	1492130000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-2,5	バージョン
注文番号	1492340000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-6	バージョン
注文番号	1492410000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQI-M12/-2,5	バージョン
注文番号	1492350000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M12/-6	バージョン
注文番号	1492420000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2,5/-1	バージョン
注文番号	1492150000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-0,5	バージョン
注文番号	1492090000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-1	バージョン
注文番号	1492140000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-1	バージョン
注文番号	1492180000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	1492270000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-0,5	バージョン
注文番号	1492100000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-1	バージョン
注文番号	1492170000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-2,5	バージョン
注文番号	1492250000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-0,5	バージョン
注文番号	1492110000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-1	バージョン
注文番号	1492200000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-2,5	バージョン
注文番号	1492290000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ²
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQI-M4/-6	バージョン
注文番号	1492370000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-1	バージョン
注文番号	1492190000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-2,5	バージョン
注文番号	1492280000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-0,5	バージョン
注文番号	1492120000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-1	バージョン
注文番号	1492220000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-2,5	バージョン
注文番号	1492310000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-6	バージョン
注文番号	1492380000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/S/-1	バージョン
注文番号	1492210000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/S/2,5	バージョン
注文番号	1492300000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-1	バージョン
注文番号	1492230000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-2,5	バージョン
注文番号	1492320000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
数量	100 ST	
種別	KQI-M6/-6	バージョン
注文番号	1492390000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
数量	100 ST	
種別	KQI-M8/-1	バージョン
注文番号	1492240000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQI-M8/-2,5	バージョン
注文番号	1492330000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
数量	100 ST	
種別	KQI-M8/-6	バージョン
注文番号	1492400000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
数量	100 ST	

フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリリーファンネル

一般注文データ

種別	KQIG-M10/-6	バージョン
注文番号	1491320000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3,5/-1	バージョン
注文番号	1492530000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	1492610000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3/-1	バージョン
注文番号	1492520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M3/-2,5	バージョン
注文番号	1492600000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/-1	バージョン
注文番号	1492550000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/-2,5	バージョン
注文番号	1492630000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQIG-M4/-6	バージョン
注文番号	1491270000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/S/-1	バージョン
注文番号	1492540000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M4/S/-2.5	バージョン
注文番号	1492620000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-1	バージョン
注文番号	1492580000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-2.5	バージョン
注文番号	1492640000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M5/-6	バージョン
注文番号	1491280000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-1	バージョン
注文番号	1492590000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-2.5	バージョン
注文番号	1491260000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M6/-6	バージョン
注文番号	1491290000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
数量	100 ST	
種別	KQIG-M8/-6	バージョン
注文番号	1491310000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M3 V	バージョン
注文番号	9200290000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410118	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M3,5 V	バージョン
注文番号	9200300000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410125	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M4 V	バージョン
注文番号	9200310000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410132	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	LIS 1,5M5 V	バージョン
注文番号	9200320000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410149	
数量	100 ST	
種別	LIS 1,5M6 V	バージョン
注文番号	9200330000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410156	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M3 V	バージョン
注文番号	9200350000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410170	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M3,5 V	バージョン
注文番号	9200360000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410187	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M4 V	バージョン
注文番号	9200370000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410194	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M5 V	バージョン
注文番号	9200380000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410224	
数量	100 ST	
種別	LIS 2,5M6 V	バージョン
注文番号	9200390000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410231	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M10 V	バージョン
注文番号	9200450000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410293	
数量	50 ST	
種別	LIS 6M4 V	バージョン
注文番号	9200410000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410255	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M5 V	バージョン
注文番号	9200420000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410262	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M6 V	バージョン
注文番号	9200430000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410279	
数量	100 ST	
種別	LIS 6M8 V	バージョン
注文番号	9200440000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410286	
数量	50 ST	


CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フック形状ケーブルラグ

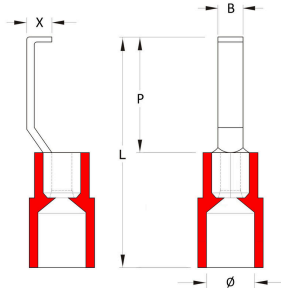

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ安定的に確保することができます。
また、設置の際にも有利です。

一般注文データ

種別	HBT 1,5 - 3,0 RT	バージョン
注文番号	1312440000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² , 赤色
数量	100 ST	
種別	HBT 1,5 - 4,6 RT	バージョン
注文番号	1233340000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 4.6
GTIN (EAN)	4050118210972	mm ² , 赤色
数量	100 ST	
種別	HBT 2,5 - 3,0 BL	バージョン
注文番号	1312450000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 3
GTIN (EAN)	4050118115130	mm ² , 青色
数量	100 ST	
種別	HBT 2,5 - 4,6 BL	バージョン
注文番号	1233330000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 4.6
GTIN (EAN)	4050118016901	mm ² , 青色
数量	100 ST	
種別	HBT 6,0 - 3,0 GE	バージョン
注文番号	1312470000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4050118114980	
数量	100 ST	
種別	HBT 6,0 - 4,6 GE	バージョン
注文番号	1216230000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4.6 mm ² , 4.6 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm ² , 黄色
数量	100 ST	
種別	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	バージョン
注文番号	9036290000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.25 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248175925	mm ² , 16.75 mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	バージョン
注文番号	9036300000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm ² , 16.75 mm, 黒色
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ジョイントコネクタ




PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

一般注文データ

種別	LIB 1,5B25 VF	バージョン
注文番号	9200490000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	
種別	LIB 2,5B25 VF	バージョン
注文番号	9200500000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410347	
数量	100 ST	
種別	LIB 6B26 VF	バージョン
注文番号	9200510000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	
種別	VSTI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	1491540000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301649	
数量	100 ST	
種別	VSTI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1491550000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301731	
数量	100 ST	
種別	VSTI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491560000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301656	
数量	100 ST	
種別	VSTI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	1491570000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301809	
数量	100 ST	

 並列コネクタ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	VPLI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	1491450000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301595	
数量	100 ST	
種別	VPLI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1491460000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301366	
数量	100 ST	
種別	VPLI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491470000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301571	
数量	100 ST	
種別	VPLI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	1491480000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301359	
数量	100 ST	

ピンケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KSI/0,1-0,5	バージョン
注文番号	1491370000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301625	
数量	100 ST	
種別	KSI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1491380000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301441	
数量	100 ST	
種別	KSI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491390000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458	
数量	100 ST	
種別	KSI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491410000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301632	
数量	100 ST	
種別	KSI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	1491420000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	
数量	100 ST	

CTI 6 G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	LIP 1,5R12 V	バージョン
注文番号	9200460000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410309	
数量	100 ST	
種別	LIP 2,5R12 V	バージョン
注文番号	9200470000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
GTIN (EAN)	4032248410316	
数量	100 ST	
種別	LIP 6R14 V	バージョン
注文番号	9200480000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

プラグイン分電器

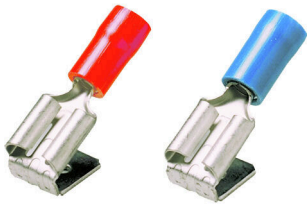


PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	VSTVI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1491770000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4050118301465	
数量	100 ST	
種別	VSTVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491780000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
GTIN (EAN)	4050118301373	
数量	100 ST	

 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 1,5M3 V	バージョン
注文番号	9200070000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	mm ²
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	LIR 1,5M3,5 V	バージョン
注文番号	9200080000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M4 V	バージョン
注文番号	9200090000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M5 V	バージョン
注文番号	9200100000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M6 V	バージョン
注文番号	9200110000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 1,5M8 V	バージョン
注文番号	9200120000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M10 V	バージョン
注文番号	9200210000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M3 V	バージョン
注文番号	9200150000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M3,5 V	バージョン
注文番号	9200160000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M4 V	バージョン
注文番号	9200170000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M5 V	バージョン
注文番号	9200180000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M6 V	バージョン
注文番号	9200190000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M8 V	バージョン
注文番号	9200200000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 6M10 V	バージョン
注文番号	9200270000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	LIR 6M4 V	バージョン
注文番号	9200230000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M5 V	バージョン
注文番号	9200240000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M6 V	バージョン
注文番号	9200250000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	
種別	LIR 6M8 V	バージョン
注文番号	9200260000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
数量	100 ST	

丸型プラグ

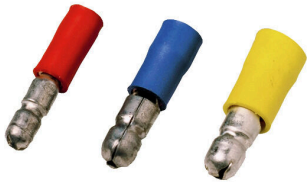

銅スリーブ付属 PVC 製絶縁丸型プラグ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LID 1,5M4 R	バージョン
注文番号	9200670000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410514	
数量	100 ST	
種別	LID 2,5M5 R	バージョン
注文番号	9200680000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410521	
数量	100 ST	
種別	LID 6M5 R	バージョン
注文番号	9200690000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410538	
数量	100 ST	
種別	VRSTI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1492040000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301779	
数量	100 ST	
種別	VRSTI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1492050000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301861	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VRSTI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	1492060000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301885	
数量	100 ST	

丸型プラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LID 1,5F4 RF	バージョン
注文番号	9200700000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410545	
数量	100 ST	
種別	LID 2,5F5 RF	バージョン
注文番号	9200710000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410552	
数量	100 ST	
種別	LID 6,0F5 RF	バージョン
注文番号	9200720000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410569	
数量	100 ST	
種別	VRSHV/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1491980000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301939	
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1491990000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301878	
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/4,0-6,0	バージョン
注文番号	1492010000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301960	
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

丸型プラグスリーブ、完全絶縁




PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	VRSHVI/0,5-1,0	バージョン
注文番号	1492020000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301984	赤色
数量	100 ST	
種別	VRSHVI/1,5-2,5	バージョン
注文番号	1492030000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301854	mm ² , 青色
数量	100 ST	

 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIR 1,5M10 V	バージョン
注文番号	2792000000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4064675073192	mm ²
数量	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	1121010000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	