

H0,5/16S OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

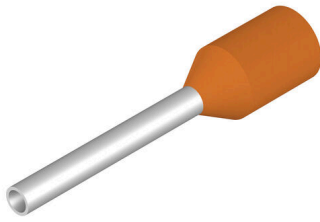

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
注文番号	9202900000
種別	H0,5/16S OR
GTIN (EAN)	4032248519026
数量	500 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量 0.08 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、 橙色	バージョン	標準
------	-------------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	2.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	0.5 mm ²	カラーコード	Miscellaneous

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

