


ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

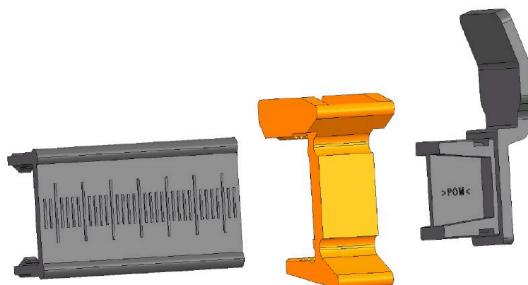

- ・特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- ・工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- ・特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- ・エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- ・交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- ・被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- ・導体への損傷無し
- ・堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- ・統合切断機能

一般注文データ

バージョン	Spare stop set
注文番号	9203100000
種別	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
数量	1 items

ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
寸法と重量

高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	11.88 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	Multi-Stripaxスペア停止 セット
------	---------------------------

被覆剥き工具

最大切断能力、固定式	2.5 mm ²	最大切断能力、細径撲線	6 mm ²
最大切断容量、リボン	10.2 mm x 4 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		