


**H10,0/22S EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

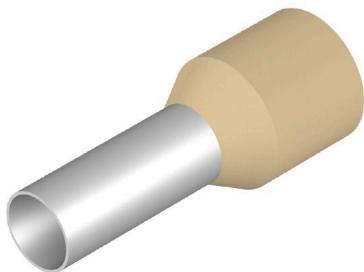

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)
- の導体対応材質： E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイポリー
注文番号	<a href="#">9203620000</a>
種別	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
数量	100 items
パッケージ	弛緩

**H10,0/22S EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	0.51 g
------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、アイポリー	バージョン	標準
------	-------------------------------	-------	----

**ワイヤーエンドフェルール**

接点面直径 (D1)	4.6 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	7.1 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm
L1 (mm)	22.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	15 mm
導体断面	10 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Miscellaneous

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

