

H10,0/22S EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

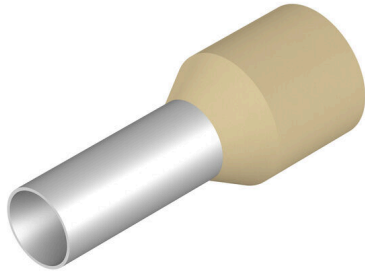

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー
注文番号	9203620000
種別	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.51 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、アイボリー バージョン 標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	4.6 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	7.1 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm
L1 (mm)	22.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	15 mm
導体断面	10 mm ²	カラーコード	Miscellaneous

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

