
#### H10,0/22S EB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

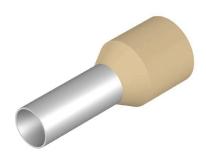





• ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル

• 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)

の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

#### 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイ
	ボリー
注文番号	<u>9203620000</u>
種別	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
数量	100 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面 1

# H10,0/22S EB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
正味重量	0.51				
上	0.51 g				
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
技術データ					
項目説明	プラスチックカラー付きワ イヤーエンドフェルール、 アイボリー	バージョン	標準		
ワイヤエンドフェルール					
接点面直径 (D1)	4.6 mm	接点面長さ (L2)	12 mm		
カラー直径 (D2)	7.1 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm		
L1 (mm)	22.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8		
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	15 mm		
導体断面	10 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Miscellaneous		
分類					
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
ECLASS 15.0	27-40-02-01				

カタログステータス / 図面 2



# H10,0/22S EB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

