


## MEKA WS CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似

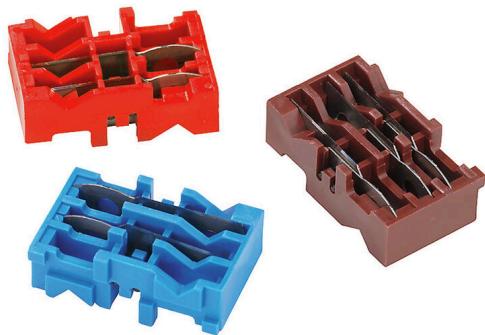

- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, シースストリッパーの付属品
注文番号	<a href="#">9204340000</a>
種別	MEKA WS CST
GTIN (EAN)	4032248653058
数量	1 items

## MEKA WS CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
長さ	30 mm	長さ (インチ)	1.1811 inch
正味重量	5 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	CST 2段長8.6 mm用ブ レードカートリッジ
------	------------------------------

## 被覆剥き工具

色	白色	被覆剥きサイズ B	8.6 mm
---	----	-----------	--------

## 分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		