

## KOBBS 9.5X50


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

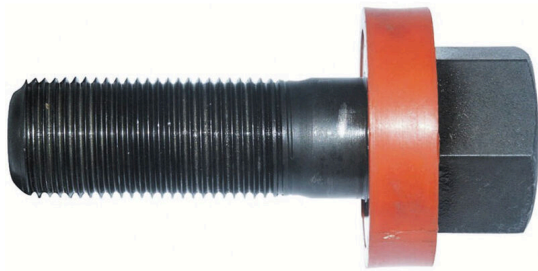

- 過圧バルブによる過負荷防止
- 90° 角度付きシリンダヘッド
- 角度付きヘッドは 360° 回転可能
- 人間工学に基づいたハンドルが自動的に戻ります
- 3 分割による、廃棄物による目詰り防止
- 高強度アルミ製油圧パンチ (約 40 % 軽量化実現)
- ステンレススチールプレートを使用すると、耐用期間が大幅に短縮されます

## 一般注文データ

バージョン	アークホール
注文番号	<a href="#">9205030000</a>
種別	KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN)	4032248694266
数量	1 items

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
直径	9.5 mm	正味重量	63 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## 技術データ

項目説明	軸受付きテンションスク リュー、9.5 x 50.0 mm
------	----------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		