

SAIL-VSB-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	センサー-アクチュエータ ケーブル, 極数: 3, 0.5 m, LED: いいえ, シールド仕様:
注文番号	9457930030
種別	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-02-28T00:00:00+01:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

30 g

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	黒色
加速	5 m/s ²	曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径	曲げサイクル	2 Mio
速度	200 m/s	シース材料	PUR
交差結合照射	いいえ	カラーコーディング	茶色, 青色, 緑色/黄色
極数	3	外径	4.6 mm ± 0.2 mm

一般的な技術データ

LED

いいえ

分類


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

図面

寸法図



極スキーム

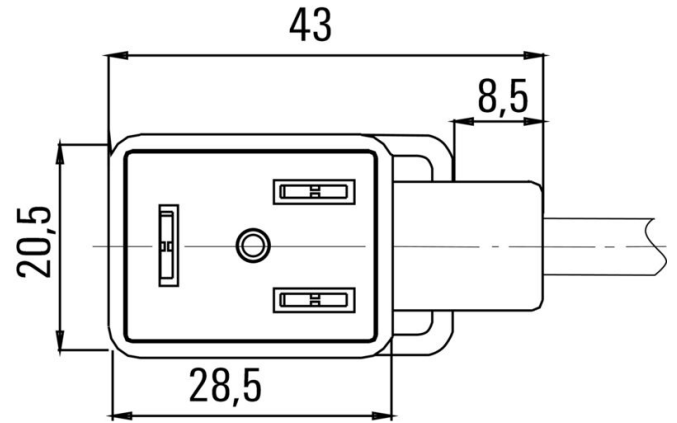

配線図

