

QL 2 SAKK4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

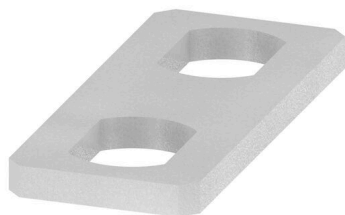

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 13.9 mm |
| 注文番号 | 9502540000 |
| 種別 | QL 2 SAKK4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190550530 |
| 数量 | 100 items |

QL 2 SAKK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 1 mm | 奥行き (インチ) | 0.0394 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 幅 | 13.9 mm | 幅 (インチ) | 0.5472 inch |
| 正味重量 | 0.52 g | | |

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

材料データ

基本材質 銅 色 グレー

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 32 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 ねじ込み

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |