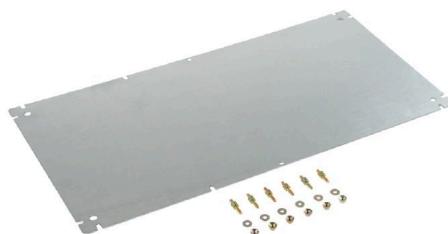


MP TBF 60/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエチレンで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能 :

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	TBF (ポリエチレン空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 550 mm, 幅: 249 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ、亜鉛めっき、銀色
注文番号	9502750000
種別	MP TBF 60/30
GTIN (EAN)	4008190994891
数量	1 items

MP TBF 60/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	550 mm	高さ (インチ)	21.6535 inch
幅	249 mm	幅 (インチ)	9.8031 inch
正味重量	2102 g		

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般な情報

素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板、亜鉛メッキ		

分類

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		