

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能:

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- ・総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロー ジャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラン ドをすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	TBF(ポリエステル空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 488 mm, 幅: 302 mm, 深さ: 175 mm, 基本材質: ガラス繊維強化ポリエステル, 未処理, 薄いグレー
注文番号	<u>9502800000</u>
種別	TBF 49/30/18 7035
GTIN (EAN)	4032248002191
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
 深さ	175 mm	南行き (ノンエ)	6.8898 inch
木C 高さ		奥行き(インチ)	
司 C 偏	488 mm 302 mm	<u>高さ(インチ)</u> 幅(インチ)	19.2126 inch 11.8897 inch
^恤 正味重量	3580 g		11.8697 IIICII
	3380 g		
温度		_	
動作温度	-50 °C130 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC		まれていません	
	0.1Wt/02/22/20V110Ws El 6	110000000000000000000000000000000000000	
ケーブルグランド、上 / 下			
M20	20	M12	44
M63	2	M40	3
M32	4	M25	10
M50	3	M16	24
ケーブルグランド、右 M25	18	M63	
M16	42	M40	<u>4</u> 5
W10	5	M32	7
M20	36	M12	42
····································		WIIZ	
毒性	ハロゲン不使用	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	UL 94 可燃性等級	НВ
蓋付け	プラスナイロンねじ	設置アドバイス	ねじ取り付け
票準	IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IEC 62208に準拠した IK08, IEC 62262に準拠し たIK10	保護度合い	IP67
基本材質	ガラス繊維強化ポリエステ ル	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	1.5 Nm	積分固定	スタッドボルトM6内側 (メス型)ねじx4または6
エンクロージャ付属品	エンクロージャベースの 6.5 mm孔	蓋のねじ数	4
アクセス開口:幅	276 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部:高さ	462 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの 構築, 輸送, 包装業界, 機械 製造		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂直アセンブリ			
<u> </u>			
WDU 10 / ZDU 10	2x41	WDU 16 / ZDU 16	2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x80	WDU 35 / ZDU 35	2x25
WDU 4 / ZDU 4	2x67	WDU 6 / ZDU 6	2x51
水平アセンブリ		'	'
WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x44	WDU 35 / ZDU 35	3x14
WDU 4 / ZDU 4	3x37	WDU 6 / ZDU 6	3x28
証明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DoC DE PS2420 220224 002ISS01		
		'	'
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

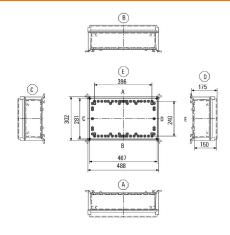



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

外部固定ラグ



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。機能:

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロー ジャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラン ドをすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	MF TBF	バージョン
注文番号	0360800000	TBF(ポリエステル空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高
GTIN (EAN)	4008190108595	さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリア
数量	1 ST	ミド66, 漆黒

接地ピン





ー般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	<u>1277250000</u>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	<u>1283430000</u>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。機能:

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロー ジャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラン ドをすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	MP TBF 49/30	バージョン
注文番号	9500960000	TBF(ポリエステル空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付け
GTIN (EAN)	4032248025497	プレート, 高さ: 435 mm, 幅: 249 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチー
数量	1 ST	ル板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色

換気プラグ **- DAE**



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<u>1868570000</u>	DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<u>1868550000</u>	DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

作成日 04.11.2025 07:13:38 MEZ