

**TBF 60/60/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエチレンで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

**機能 :**

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えることができます。

**一般注文データ**

バージョン	TBF (ポリエチレン空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 603 mm, 幅: 605 mm, 深さ: 210 mm, 基本材質: ガラス繊維強化ポリエチレン, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	<a href="#">9502870000</a>
種別	TBF 60/60/21 TRSP
GTIN (EAN)	4032248032327
数量	1 items

**TBF 60/60/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	210 mm	奥行き (インチ)	8.2677 inch
高さ	603 mm	高さ (インチ)	23.7401 inch
幅	605 mm	幅 (インチ)	23.8189 inch
正味重量	7200 g		

**温度**

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ケーブルランド、上/下**

M20	40	M12	88
M63	4	M40	6
M32	8	M25	20
M50	6	M16	48

**ケーブルランド、右**

M25	20	M63	4
M16	48	M40	6
M50	6	M32	8
M20	40	M12	88

**一般な情報**

毒性	ハロゲン不使用	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	UL 94 可燃性等級	V-2
蓋付け	プラスナイロンねじ	設置アドバイス	ねじ取り付け
標準	IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IEC 62208に準拠した IK08, IEC 62262に準拠し たIK10	保護度合い	IP66
基本材質	ガラス繊維強化ポリエス タル	シール材	ポリウレタン
蓋ねじ用トルク	1.5 Nm	積分固定	スタッドボルトM6内側 (メス型) ねじx4または6
エンクロージャ付属品	エンクロージャベースの 6.5 mm孔	蓋のねじ数	8
アクセス開口：幅	578 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部：高さ	578 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの 構築, 輸送, 包装業界, 機械 製造		

**TBF 60/60/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****垂直アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	5x51	WDU 16 / ZDU 16	5x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x101	WDU 35 / ZDU 35	5x32
WDU 4 / ZDU 4	5x85	WDU 6 / ZDU 6	5x64

**水平アセンブリ**

WDU 10 / ZDU 10	4x51	WDU 16 / ZDU 16	4x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x101	WDU 35 / ZDU 35	4x32
WDU 4 / ZDU 4	4x85	WDU 6 / ZDU 6	4x64

**証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)	DoC DE PS2420 220224 002ISS01
------------------	----------------------------------

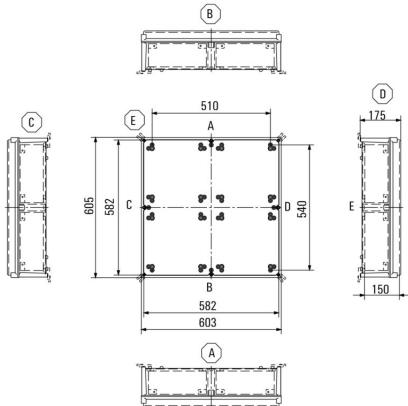
**分類**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**TBF 60/60/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

## TBF 60/60/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 外部固定ラグ



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエスチルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

## 機能 :

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えることができます。

## 一般注文データ

種別	MF TBF	バージョン
注文番号	<a href="#">0360800000</a>	TBF (ポリエスチル空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高
GTIN (EAN)	4008190108595	さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリア
数量	1 ST	ミド66, 漆黒

## 接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

## 一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277220000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

## TBF 60/60/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエスチルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高いIP保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ(色)：灰色(産業用RAL 7001に類似)および黒色(過酷環境および防爆対応RAL 9011に類似)
- プラス/マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大7ジユールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応するE60までの耐火性等級
- 
- ウィドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283440000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

## 接地ピン



真鍮とステンレススチールの2つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

## 一般注文データ

種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277250000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283430000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

**TBF 60/60/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****取り付けプレート**

TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエスチルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

**機能 :**

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えることができます。

**一般注文データ**

種別	MP TBF 60/60	バージョン
注文番号	<a href="#">9502920000</a>	TBF (ポリエスチル空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付け
GTIN (EAN)	4032248032334	プレート, 高さ: 550 mm, 幅: 555 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ、亜鉛めっき、銀色
数量	1 ST	

**換気プラグ - DAE**

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<a href="#">1868570000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
GTIN (EAN)	4032248440429	
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<a href="#">1868550000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
数量	10 ST	