

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れたIP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、 ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なア ルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望 に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:

- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上(RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形 シールはオプションで利用可能)
- 19種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナス ネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級: DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに 適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

一般注文データ

バージョン	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空 エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 120 mm, 幅: 122 mm, 深さ: 81 mm, 基本材 質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 織り目加工, シ ルバーグレー
注文番号	<u>9529200000</u>
種別	KLIPPON K41 RAL7001
GTIN (EAN)	4008190918095
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	C E CUL US ONV	
ROHS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cULus)	E197061	

寸法と重量

深さ	81 mm	奥行き (インチ)	3.189 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	122 mm	幅(インチ)	4.8031 inch
取付寸法 - 高さ	82 mm	 取付寸法 - 幅	106 mm
正味重量	955 g		

温度

動作温度	-40 °C	80 °C
型川 F /m /支	-40 C	.ou c

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランド、上**/**下

M20	3	M12	6	
M32	1	M25	2	
M16	6			

ケーブルグランド、右

M25	1	M16	4	
M32	1	M20	2	
M12	4			

ケーブルグランド、左

M12	4	M16	4
M32	1	M25	1
M20	2		

一般な情報

カバー素材厚み	4 mm	筐体素材厚	4.5 mm
動作温度、最大	80 °C	動作温度、最小	-40 °C
蓋付け	マイナスM6トルックスス	標準	EN 45545-2:2013
	テンレスねじ		
表面仕上	粉体塗装, 織り目加工	衝擊耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	クロロプレン	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	ねじ穴M5	 エンクロージャ付属品	孔6 mm
注:保護等級	IP68 (t=72h, h=1m)	保護等級(UL)	Type 4, Type 4X

作成日 14.11.2025 06:22:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

蓋のねじ数	4	アクセス開口:幅	113 mm
レールに合わせたアセンブリ解除	TS35 105 KLIPPON K41/ POK4	フランジプレート	いいえ
最大ペイロード	1.46 kg	蓋	はい
アクセス開口部:高さ	111 mm	使用範囲	プロセス業界, 輸送, 海洋工学, 包装業界, 港湾施設, 機械製造
垂直アセンブリ			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
水平アセンブリ			
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
証明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号(DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号(cULus)	E197061
分類			
ETIMA C.O.	F0000001	ETIM 7.0	F0000001
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000261 EC000261	ETIM 9.0	EC000261 EC000261
ETIM 10.0	EC000261 EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		2. 100101






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

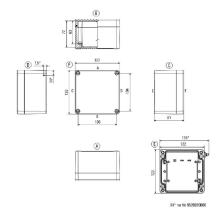



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® K - ヒンジ



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 HG K+POK 注文番号 <u>1580360000</u>

4008190203542

数量 1 ST

GTIN (EAN)

KLIPPONPOK, 外部接続, ヒンジ, 基本材質: アルミニウムAISi12, 銀色

Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ビンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 MOPL K41 STAHL 注文番号 <u>3073070000</u> GTIN (EAN) 4008190858001

1 ST

バージョン

バージョン

KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 104 mm, 幅: 109 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質:

スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色

スペーサー

数量



3 種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、 エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

一般注文データ

種別 SP M6 15 MSZN 注文番号 <u>3896100000</u> バージョン

さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色

数量 2 ST

GTIN (EAN)

作成日 14.11.2025 06:22:08 MEZ

4008190857851

カタログステータス / 図面 5

Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SP M6 20 MSZN	パージョン
注文番号	<u>3896200000</u>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850234	さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色
数量	2 ST	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
種別 注文番号	SP M6 30 MSZN 3896300000	パージョン Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
	· · · · · · · · · · · · · · ·	

奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- ・壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS35 105 KLIPPON K41/PO... バージョン

注文番号 1910070000 レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 105 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛

GTIN (EAN) 4032248536986 めっき, クロムメッキ

数量 1 ST

Klippon® K - 壁取り付けホルダー





Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	KLIPPON K MF KIT 25	バージョン
注文番号	9527590000	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248014071	グ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレスス
数量	1 ST	チール 1.4301, 銀色

作成日 14.11.2025 06:22:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

クセサ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広 い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツー ルから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネント を最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組 み立てを容易にします。

-般注文データ

種別 FKSC M5X8 D9/SW2.5

注文番号 0295900000 GTIN (EAN)

4008190133337

50 ST 数量

バージョン

SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- ・壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

-般注文データ

種別 TS15X5 ST K41 注文番号 8898030000

4032248648788

バージョン

レール, TS 15, 幅: 106 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛

メッキおよび不動態化

20 ST

GTIN (EAN)

奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

-般注文データ

TS35X7.5 ST K41 種別 注文番号 8000003439 4050118652628

レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 105 mm, スロットなし, スチール, ガル

バニ亜鉛メッキおよび不動態化

バージョン

数量 20 ST

GTIN (EAN)

作成日 14.11.2025 06:22:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

奥行 15 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS35X15 ST K41 注文番号 <u>8000073091</u> GTIN (EAN) 4064675337027 数量 20 ST バージョン

レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 105 mm, スロット付き, スチール, ガル

バニ亜鉛メッキおよび不動態化