

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャ

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 75 mm, 幅: 125 mm, 深さ: 75 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535180000
種別	MPC 07/12/07 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009558
数量	1 items

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.9527 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.9527 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.9212 inch
正味重量	214 g		

温度

動作温度 -50 °C...130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグラント、上/下

M20	1	M12	1
M16	1		

ケーブルグラント、右

M16	3	M20	3
M12	4		

一般的な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
設置アドバイス	ねじ取り付け	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IK08	保護度合い	IP66, IP67
基本材質	ポリカーボネート	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	積分固定	タッピングねじによる
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	蓋のねじ数	4
アクセス開口：幅	121.5 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部：高さ	71.5 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

技術データ

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00
------------------	----------------------------------

分類


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

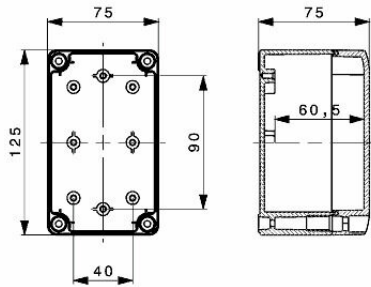

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

MPC




取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

一般注文データ

種別	MP MPC 07/12	バージョン
注文番号	9535540000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 75 mm, 幅: 125 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
GTIN (EAN)	4032248009268	
数量	1 ST	

外部固定ラグ

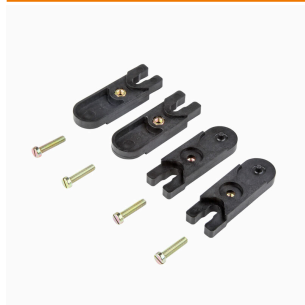


外部取り付けラグ 4 パーツセット

一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	9535600000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けフット, 固定ラグ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4032248009381	
数量	1 ST	

ヒンジ

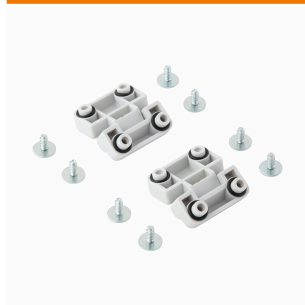

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

一般注文データ

種別	HG MPC	バージョン
注文番号	9535590000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4032248009329	
数量	1 ST	

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

固定材



アクセサリ

一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	9535640000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ
数量	100 ST	

接地ピン



真鍮とステンレススチールの2つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067019	
数量	1 ST	

アクセサリ

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレス鋼製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067149	
数量	1 ST	

接地ピン

アクセサリ



一般注文データ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
数量	1 ST	

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

TS 15



アクセサリ

MPC 07/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC0712 VER	バージョン
注文番号	8000037599	レール, TS 15, 幅: 55 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653113	ムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653106	ムメッキ
数量	20 ST	