

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャー

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 125 mm, 深さ: 75 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535240000
種別	MPC 12/12/07 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009176
数量	1 items

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	75 mm	奥行き (インチ)	2.9527 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.9212 inch
正味重量	294 g		

温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルランド、上/下

M20	3	M12	4
M16	3		

ケーブルランド、右

M16	3	M20	3
M12	4		

一般な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
設置アドバイス	ねじ取り付け	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IK08	保護度合い	IP66, IP67
基本材質	ポリカーボネート	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	積分固定	タッピングねじによる
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	蓋のねじ数	4
アクセス開口 : 幅	121.5 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部 : 高さ	121.5 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの構築、輸送、包装業界、機械製造		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号) DoC DE PS2420 201008
 001ISS00

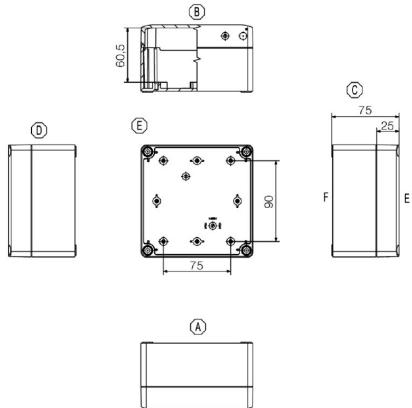
分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

固定材

アクセサリ



一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	9535640000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ
数量	100 ST	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

種別	HG MPC	バージョン
注文番号	9535590000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本
GTIN (EAN)	4032248009329	材質: プラスチック
数量	1 ST	

外部固定ラグ

外部取り付けラグ 4 パーツセット



一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	9535600000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248009381	グ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック
数量	1 ST	

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接地ピン

アクセサリ



一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエチルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高いIP保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長 :

- 17種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ(色) : 灰色(産業用 RAL 7001 に類似)および黒色(過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス /マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
-
- ウィドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

一般注文データ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	

MPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛めっき

**一般注文データ**

種別	MP MPC 12/12	バージョン
注文番号	9535550000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009275	付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 125 mm, 基本材質: スチール板、亜
数量	1 ST	鉛めっき, 亜鉛めっき

TS 15

アクセサリ

**一般注文データ**

種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653106	ムめっき
数量	20 ST	

MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

TS 35**アクセサリ****一般注文データ**

種別	TS 35X105_MPC_12	バージョン
注文番号	8000037603	レール, TS 35 x 7.5, TS 35, 幅: 164 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118653151	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	