

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャ

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 100 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535320000
種別	MPC 12/17/10 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009213
数量	1 items

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
幅	175 mm	幅 (インチ)	6.8898 inch
正味重量	447.5 g		

温度

動作温度 -50 °C...130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグラント、上/下

M20	3	M12	4
M16	3		

ケーブルグラント、右

M16	4	M20	4
M12	6		

一般的な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
設置アドバイス	ねじ取り付け	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IK08	保護度合い	IP66, IP67
基本材質	ポリカーボネート	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	積分固定	タッピングねじによる
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	蓋のねじ数	4
アクセス開口：幅	171.5 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部：高さ	121.5 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00
------------------	----------------------------------

分類


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

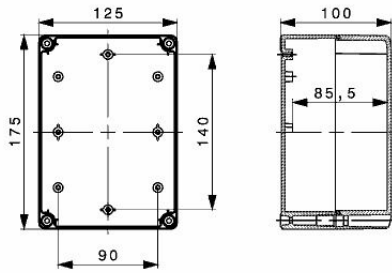

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

固定材



アクセサリ

一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	9535640000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ: 12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4032248009428	
数量	100 ST	

ヒンジ



MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

一般注文データ

種別	HG MPC	バージョン
注文番号	9535590000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本 材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4032248009329	
数量	1 ST	

外部固定ラグ



外部取り付けラグ 4 パーツセット

一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	9535600000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ グ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4032248009381	
数量	1 ST	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
数量	1 ST	

接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067019	
数量	1 ST	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

接地ピン

アクセサリ



一般注文データ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン	
注文番号	1567480000	バージョン	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491		
数量	100 ST		

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 SS	バージョン	
注文番号	1868550000	バージョン	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405		
数量	10 ST		
種別	DAE M12 PA LONG	バージョン	
注文番号	1868570000	バージョン	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
GTIN (EAN)	4032248440429		
数量	10 ST		

MPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	MP MPC 12/17	バージョン	
注文番号	9535560000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき	
GTIN (EAN)	4032248009299		
数量	1 ST		

TS 15

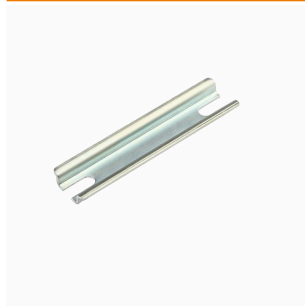

アクセサリ

一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン	
注文番号	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	
GTIN (EAN)	4050118653106		
数量	20 ST		

TS 35



アクセサリ

一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	バージョン	
注文番号	8000037600	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	
GTIN (EAN)	4050118653120		
数量	20 ST		