

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



Abbildung ähnlich

MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャー

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

#### 一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 125 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	<a href="#">9535340000</a>
種別	MPC 12/17/12 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009237
数量	1 items

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	125 mm	奥行き (インチ)	4.9212 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
幅	175 mm	幅 (インチ)	6.8898 inch
正味重量	525 g		

## 温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルランド、上/下

M20	3	M12	4
M16	3		

## ケーブルランド、右

M16	4	M20	4
M12	6		

## 一般な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
設置アドバイス	ねじ取り付け	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IK08	保護度合い	IP66, IP67
基本材質	ポリカーボネート	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	積分固定	タッピングねじによる
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	蓋のねじ数	4
アクセス開口 : 幅	171.5 mm	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	アクセス開口部 : 高さ	121.5 mm
使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造		

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

## 水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

**MPC 12/17/12 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****証明書番号の格納装置**

DoC LVD (適合宣言番号)      DoC DE PS2420 201008  
                                          001ISS00

**分類**


ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**MPC 12/17/12 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

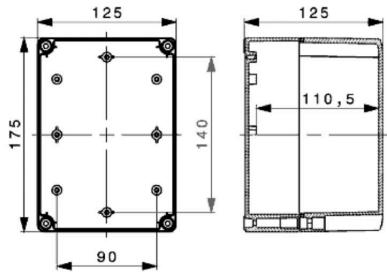

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 固定材

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	<a href="#">9535640000</a>	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ
数量	100 ST	

## ヒンジ

## MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



## 一般注文データ

種別	HG MPC	バージョン
注文番号	<a href="#">9535590000</a>	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本
GTIN (EAN)	4032248009329	材質: プラスチック
数量	1 ST	

## 外部固定ラグ

## 外部取り付けラグ 4 パーツセット



## 一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	<a href="#">9535600000</a>	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248009381	グ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック
数量	1 ST	

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接地ピン

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283440000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	
種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277220000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277250000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283430000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	<a href="#">1567480000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

**MPC 12/17/12 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****換気プラグ - DAE**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<a href="#">1868550000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
数量	10 ST	
種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<a href="#">1868570000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
数量	10 ST	

**MPC**

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

**一般注文データ**

種別	MP MPC 12/17	バージョン
注文番号	<a href="#">9535560000</a>	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009299	付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 基本材質: スチール板、亜
数量	1 ST	鉛メッキ、亜鉛めっき

**TS 15**

アクセサリ



**MPC 12/17/12 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037598</a>	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653106	
数量	20 ST	

**TS 35****アクセサリ****一般注文データ**

種別	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037600</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
GTIN (EAN)	4050118653120	
数量	20 ST	