

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



中型サイズのポリカーボネートエンクロージャー FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズのエンクロージャーは、次世代 MPC モデルシリーズです。FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズは、同一の材質特性を有するため、より幅広いアクセサリを取り揃え、電位アプリケーションの拡大にも対応します。

機能：

- 2 バージョンの 6 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レール、取り付けプレート、および PCB 設置用スレッド
- 総合的なアクセサリ、ワイドミューラーは必要な端子およびケーブルグランドをすべて備えていて、お客様の仕様に合わせて筐体を製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 200 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 132 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	<a href="#">9535700000</a>
種別	FPC 20/30/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009817
数量	1 items

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.1968 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	1442.4 g		

## 温度

動作温度 -50 °C...130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグラウンド、上/下

M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21

## ケーブルグラウンド、右

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

## 一般的な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
表面仕上	未処理	衝撃耐性	IK08
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ポリカーボネート
シール材	ポリウレタン	蓋ネジ用トルク	0.8 Nm
積分固定	タッピングねじによる	エンクロージャ付属品	孔7.5 mm
蓋のねじ数	4	アクセス開口：幅	296.5 mm
フランジプレート	いいえ	蓋	はい
アクセス開口部：高さ	196.5 mm	使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2420 220224 003ISS00
------------------	------------------------------

## 分類


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**FPC 20/30/13 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

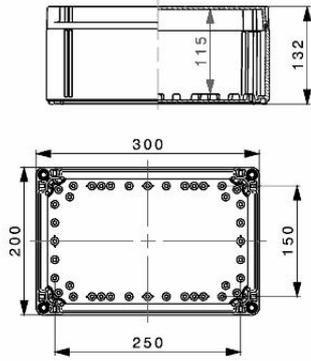

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<a href="#">1868570000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<a href="#">1868550000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

## 接地ピン

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283430000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレス鋼製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277250000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1283440000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

## 接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

## 一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1277220000</a>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒンジ



MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

## 一般注文データ

種別	HG FPC	バージョン
注文番号	<a href="#">9535990000</a>	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009701	40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: プラスチック, 薄いグ
数量	1 ST	レー

## 外部固定ラグ



外部取り付けラグ 4 パーツセット

## 一般注文データ

種別	MF FPC	バージョン
注文番号	<a href="#">9536040000</a>	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けフット, 固定ラグ,
GTIN (EAN)	4032248009442	高さ: 40 mm, 幅: 19 mm, 深さ: 35.5 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリ
数量	1 ST	アミド66, 薄いグレー

## FPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



## 一般注文データ

種別	MP FPC 20/30	バージョン
注文番号	<a href="#">9535930000</a>	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009657	付けプレート, 高さ: 200 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板, 亜鉛めっき, 銀色

## FPC 20/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 35

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037558</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653229	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037559</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 265 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653236	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	

## TS 15

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037604</a>	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653168	ムメッキ
数量	20 ST	