

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



中型サイズのポリカーボネートエンクロージャー
FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズ
のエンクロージャーは、次世代 MPC モデルシリーズです。FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズは、同一の材質特性を有するため、より幅広いアクセサリを取り揃え、電位アプリケーションの拡大にも対応します。

機能：

- 2 バージョンの 6 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レール、取り付けプレート、および PCB 設置用スレッド
- 総合的なアクセサリ、ワイドミュラーは必要な端子およびケーブルグランドをすべて備えていて、お客様の仕様に合わせて筐体を製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 200 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 132 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535720000
種別	FPC 20/40/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248007141
数量	1 items

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.1968 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
正味重量	1984 g		

温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルランド、上/下

M20	18	M12	56
M63	3	M40	4
M32	5	M25	12
M50	4	M16	30

ケーブルランド、右

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

一般な情報

素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
表面仕上	未処理	衝撃耐性	IK08
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ポリカーボネート
シール材	ポリウレタン	蓋ネジ用トルク	0.8 Nm
積分固定	タッピングねじによる	エンクロージャ付属品	孔7.5 mm
蓋のねじ数	4	アクセス開口 : 幅	396.5 mm
フランジプレート	いいえ	蓋	はい
アクセス開口部 : 高さ	196.5 mm	使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	3x10	WDU 16 / ZDU 16	3x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x20	WDU 35 / ZDU 35	3x6
WDU 4 / ZDU 4	3x17	WDU 6 / ZDU 6	3x13

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59
WDU 4 / ZDU 4	1x49

WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 6 / ZDU 6	1x37

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2420 220224 003ISS00
------------------	------------------------------

分類

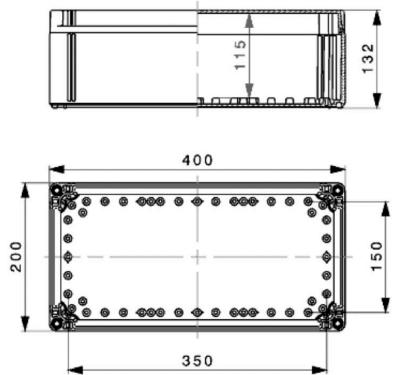
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**換気プラグ - DAE**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

接地ピン

真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

**一般注文データ**

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエスチルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高いIP保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ(色)：灰色(産業用RAL7001に類似)および黒色(過酷環境および防爆対応RAL9011に類似)
- プラス/マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大7ジユールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応するE60までの耐火性等級
-
- ウィドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

接地ピン

アクセサリ



一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 ST	

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエチレンで構成され、耐食性、衝撃耐性、高いIP保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ(色)：灰色(産業用RAL7001に類似)および黒色(過酷環境および防爆対応RAL9011に類似)
- プラス/マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大7ジユールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応するE60までの耐火性等級
-
- ウィドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2組セット



一般注文データ

種別	HG FPC	バージョン
注文番号	9535990000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009701	40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: プラスチック, 薄いグレー
数量	1 ST	

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
外部固定ラグ

外部取り付けラグ 4 パーツセット

**一般注文データ**

種別	MF FPC	バージョン
注文番号	9536040000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ,
GTIN (EAN)	4032248009442	高さ: 40 mm, 幅: 19 mm, 深さ: 35.5 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリ
数量	1 ST	アミド66, 薄いグレー

FPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

**一般注文データ**

種別	MP FPC 20/40	バージョン
注文番号	9535940000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009664	付けプレート, 高さ: 160 mm, 幅: 360 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板, 亜鉛めっき, 銀色

TS 35

アクセサリ

**一般注文データ**

種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	80000037558	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653229	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	

FPC 20/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	バージョン
注文番号	8000037560	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 365 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653243	スチール, 垂鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	

TS 15

アクセサリ

**一般注文データ**

種別	TS15X5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	8000037604	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 垂鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653168	ムメッキ
数量	20 ST	