

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







中型サイズのポリカーボネートエンクロージャー FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズ のエンクロージャーは、次世代 MPC モデルシリーズで す。FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズ は、同一の材質特性を有するため、より幅広いアクセサ リを取り揃え、電位アプリケーションの拡大にも対応し ます。

機能:

- 2 バージョンの 6 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レール、取り付けプレート、および PCB 設置用スレッド
- 総合的なアクセサリ、ワイドミュラーは必要な端子およびケーブルグランドをすべて備えていて、お客様の仕様に合わせて筐体を製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	FPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 400 mm, 幅: 600 mm, 深さ: 132 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	<u>9535820000</u>
種別	FPC 40/60/13 TRSP
GTIN (EAN)	4008190091743
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
 深さ	132 mm	奥行き(インチ)	5.1968 inch
<u> </u>	400 mm	<u>- </u>	15.748 inch
<u>高。</u> 幅	600 mm	幅(インチ)	23.622 inch
正味重量	4500 g	THE COLUMN TO TH	
温度			
動作温度	-50 °C130 °C		
環境製品コンプライアンス			,
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	含まれていません	
ケーブルグランド、上 / 下			
M20	24	M12	76
M63	4	M40	6
M32	6	M25	16
M50	4	M16	42
ケーブルグランド、右			
M25	12	M63	3
M16	30	M40	4
M50	4	M32	5
M20	18	M12	56
一般な情報			
±11.5 = 7		1.15 P. P. I	100.00
素材の厚み	3.5 mm	_ 動作温度、最大	130°C ポリストド制プニスセドル
動作温度、最小	-50 °C	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4 本
表面仕上	未処理		IK08
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ポリカーボネート
シール材	ポリウレタン		0.8 Nm
積分固定	タッピングねじによる	エンクロージャ付属品	孔7.5 mm
蓋のねじ数	6	アクセス開口:幅	595.5 mm
フランジプレート	いいえ	蓋	はい
アクセス開口部:高さ	396.5 mm	使用範囲	システムとテクノロジーの 構築, 輸送, 包装業界, 機械 製造
垂直アセンブリ			
WDU 10 / ZDU 10	5x30	WDU 16 / ZDU 16	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x59	WDU 35 / ZDU 35	5x19
WDU 4 / ZDU 4	5x49	WDU 6 / ZDU 6	5x37
	0.7.10		

作成日 02.11.2025 04:18:42 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

7	kΣ	マア	わ	1	ブ	1)	
•	•		_	_	_	_	

WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31	
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61	

証明書番号の格納装置

DoC LVD	(適合宣言番号)	DE PS2420 220224
		00316600

分類

EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
	EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01	EC000261 ETIM 9.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

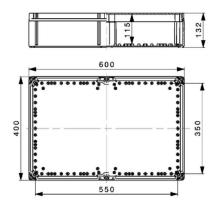



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

換気プラグ **- DAE**



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	パージョン
注文番号	<u>1868570000</u>	DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 ST	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	

接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

一般注文データ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118073607	42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	<u>1277250000</u>	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
GTIN (EAN)	4050118067149	42 mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
GTIN (EAN) 数量	4050118073362 1 ST	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
, ,		mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L) パージョン
数量	1 ST	
数量 種別	1 ST PEBZ M10 BR SET	パージョン

データシート

FPC 40/60/13 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

種別	HG FPC	バージョン
注文番号	9535990000	FPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009701	40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: プラスチック, 薄いグ
数量	1 ST	└ -

外部固定ラグ

外部取り付けラグ4パーツセット



一般注文データ

種別	MF FPC	パージョン
注文番号	<u>9536040000</u>	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ),取付けフット,固定ラグ,
GTIN (EAN)	4032248009442	高さ: 40 mm, 幅: 19 mm, 深さ: 35.5 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリ
数量	1 ST	アミド66, 薄いグレー

FPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



一般注文データ

種別	MP FPC 40/60	バージョン
注文番号	<u>9535980000</u>	FPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009695	付けプレート, 高さ: 360 mm, 幅: 560 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板, 亜鉛めっき, 銀色

作成日 02.11.2025 04:18:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	バージョン
注文番号	8000037562	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 365 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653267	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	パージョン
種別 注文番号	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR 8000037563	バージョン レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 565 mm, スロット付き, スロットなし,