

SIHA 1/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

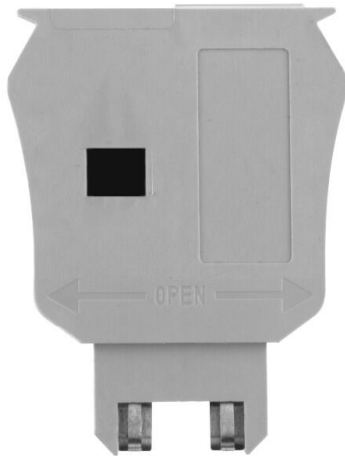

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, ダークベージュ, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 注文番号 | 9537550000 |
| 種別 | SIHA 1/G20 |
| GTIN (EAN) | 4008190118686 |
| 数量 | 25 items |

SIHA 1/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 43.93 mm | 奥行き (インチ) | 1.7295 inch |
| 高さ | 33.38 mm | 高さ (インチ) | 1.3142 inch |
| 幅 | 5.95 mm | 幅 (インチ) | 0.2343 inch |
| 正味重量 | 6.43 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|------------------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 動作温度 | -50 °C... 120 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 プラグイン接続

システム仕様

| | | | |
|-------|------------|---------------|-----|
| バージョン | ヒューズカートリッジ | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
|-------|------------|---------------|-----|

全般

| | | | |
|---------|------|-----------|--------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 動作温度範囲、最大 | 120 °C |
|---------|------|-----------|--------|

材料データ

| | | | |
|------|---------|-------------|-------|
| 基本材質 | Wemid | 絶縁材 | Wemid |
| 色 | ダークベージュ | UL 94 可燃性等級 | V-0 |

評価データ

| | | | |
|------------|-------|------|-------|
| 定格電圧 | 250 V | 公称電流 | 6.3 A |
| 定格インパルス耐電圧 | 4 kV | 汚染度 | 3 |

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|--------|---------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付け方式 | 接続されている |
|---------|------|--------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

図面

