

## SAIL-M12GM12W-CD-5.0A



두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT 및 이더넷을 포괄합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 연결선, M12 / M12, 극 수: 5, 5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	<a href="#">1061990500</a>
유형	SAIL-M12GM12W-CD-5.0A
GTIN (EAN)	4032248811717
수량	1 items



**SAIL-M12GM12W-CD-5.0A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

**플러그, 우**

플러그 우측 M12, A-코딩, IP67, 암형  
 접점, 90° 꺾임, 플라스틱,  
 차폐

**플러그, 좌**

플러그 좌측 M12, A-코딩, IP67, 수형  
 접점, 직선, 플라스틱, 차폐

**분류**


ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



도면

배선도

이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)

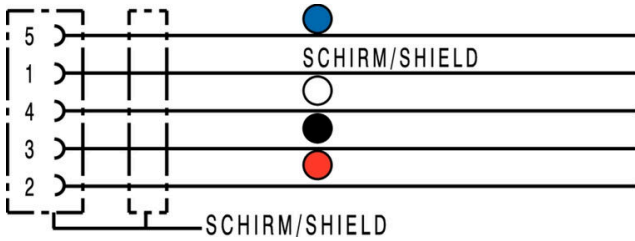

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F