


**H2,5/16T GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

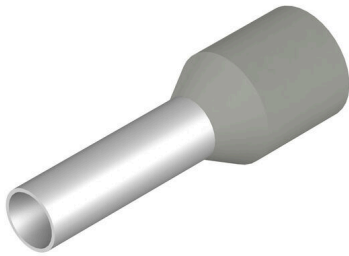

- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
주문 번호	<a href="#">1476120000</a>
유형	H2,5/16T GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118283020
수량	3000 items
패키징	릴

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

순중량	0.2 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	와이어 종단 페를 릴, 회색	버전	표준
-------	-----------------	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	2.2 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼라 직경(D2)	4.2 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	16.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	12 mm
컨덕터 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Telemecanique

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

